

# Sondas Super OMEGACLAD™ XL

## Deriva muy baja a altas temperaturas

### Gran precisión, gran estabilidad, gran valor



- ✓ Funciona con temperaturas de hasta 1.335 °C
- ✓ Excelente estabilidad a largo plazo a altas temperaturas
- ✓ Disponibles en otros diámetro (consulte al Departamento de Ventas)

Incluye conector universal y abrazadera para cable



#### Sondas de conexión rápida

Aleación/código de color ANSI	Diámetro de vaina en mm	N.º de modelo y código de color conforme a ANSI
<b>CONECTOR MOLDEADO ESTÁNDAR</b>		
CHROMEGLA™- ALOMEGA™ Vaina XL <b>K</b>	1,5	KQXL-M15[*]-[**]
	3,0	KQXL-M30[*]-[**]
	4,5	KQXL-M45[*]-[**]
	6,0	KQXL-M60[*]-[**]
OMEGA-P™- OMEGA-N™ Vaina XL <b>N</b>	1,5	NQXL-M15[*]-[**]
	3,0	NQXL-M30[*]-[**]
	4,5	NQXL-M45[*]-[**]
	6,0	NQXL-M60[*]-[**]
<b>CONECTOR EN MINIATURA</b>		
CHROMEGLA™- ALOMEGA™ Vaina XL <b>K</b>	0,25	KMQXL-M025[*]-[**]
	0,5	KMQXL-M050[*]-[**]
	0,75	KMQXL-M075[*]-[**]
	1,0	KMQXL-M100[*]-[**]
	1,5	KMQXL-M150[*]-[**]
	3,0	KMQXL-M300[*]-[**]
OMEGA-P™- OMEGA-N™ Vaina XL <b>N</b>	0,5	NMQXL-M050[*]-[**]
	0,75	NMQXL-M075[*]-[**]
	1,0	NMQXL-M100[*]-[**]
	1,5	NMQXL-M150[*]-[**]
	3,0	NMQXL-M300[*]-[**]

#### Sondas de unión de transición

Aleación/código de color ANSI	Diámetro de vaina en mm	N.º de modelo y código de color conforme a ANSI
<b>SONDA RESISTENTE DE UNIÓN DE TRANSICIÓN</b>		
CHROMEGLA™- ALOMEGA™ Vaina XL <b>K</b>	1,5	TJ36-CAXL-M15[*]-[**]
	3,0	TJ36-CAXL-M30[*]-[**]
	4,5	TJ36-CAXL-M45[*]-[**]
	6,0	TJ36-CAXL-M60[*]-[**]
	8,0	TJ36-CAXL-M80[*]-[**]
	9,5	TJ36-CAXL-M95[*]-[**]
OMEGA-P™- OMEGA-N™ Vaina XL <b>N</b>	1,5	TJ36-NNXL-M15[*]-[**]
	3,0	TJ36-NNXL-M30[*]-[**]
	4,5	TJ36-NNXL-M45[*]-[**]
	6,0	TJ36-NNXL-M60[*]-[**]
	8,0	TJ36-NNXL-M80[*]-[**]
	9,5	TJ36-NNXL-M95[*]-[**]
<b>SONDA EN MINIATURA DE UNIÓN DE TRANSICIÓN</b>		
CHROMEGLA™- ALOMEGA™ Vaina XL <b>K</b>	0,25	KMTXL-M025[*]-[**]
	0,5	KMTXL-M050[*]-[**]
	0,75	KMTXL-M075[*]-[**]
	1,0	KMTXL-M100[*]-[**]
	1,5	KMTXL-M150[*]-[**]
	3,0	KMTXL-M300[*]-[**]
OMEGA-P™- OMEGA-N™ Vaina XL <b>N</b>	0,5	NMTXL-M050[*]-[**]
	0,75	NMTXL-M075[*]-[**]
	1,0	NMTXL-M100[*]-[**]
	1,5	NMTXL-M150[*]-[**]
	3,0	NMTXL-M300[*]-[**]

**Nota:** Las sondas de 0,75 mm de diámetro o mayores incluyen uniones de transición moldeadas. Las sondas de menor tamaño incluyen uniones de transición de acero inoxidable.


[\*]Especifique el tipo de unión: **G** (con conexión a tierra), **E** (expuesta), o **U** (sin conexión a tierra)

[\*\*]Especifique la longitud en milímetros: 150 mm, 300 mm, 450 mm, 600 mm.

**Ejemplo de pedidos de sondas de rápida conexión:** KQXL-M30U-300, sonda de rápida conexión moldeada, Tipo K (CHROMEGLA™-ALOMEGA™), vaina SUPER OMEGACLAD™ XL, 3mm de DE, unión sin conexión a tierra, 300 mm de longitud.

**Ejemplo de pedidos de sondas de unión de transición:** TJ36-CAXL-M60G-300, sonda resistente de unión de transición, Tipo K (CHROMEGLA™-ALOMEGA™), vaina SUPER OMEGACLAD™ XL, 6 mm de DE, unión con conexión a tierra, 300 mm de longitud.

#### Dos elementos

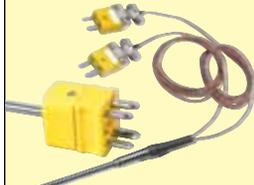

Las sondas que se muestran en esta página se encuentran también disponibles en nuestra configuración de dos elementos. Póngase en contacto con el Departamento de Ventas llamando al 01800-890-5495 para más información.

Tamaño miniatura

Ambos modelos incluyen conector de acoplamiento con abrazadera para cable

Se muestra en un tamaño inferior al real.

Tamaño estándar