

Accesorios sanitarios Conjuntos de cable Micro-CC para sondas, sensores y transmisores

Serie M12C

- ✓ U Cables de extensión con conector M12 hembra
- ✓ U Contactos chapados en oro
- ✓ U Aislante/cubierta de PVC y poliuretano
- ✓ U Disponibles en varias longitudes
- ✓ U Conexión recta o de ángulo recto
- ✓ U Entre las disposiciones de los cables se incluyen la de extremos con conector y conductor pelado y la de conectores a ambos extremos




Terminación de cables pelados.

M12C-PUR-4-S-F-5

Todos los modelos se muestran en un tamaño inferior al real.

Cables de poliuretano altamente flexibles para aplicaciones de automatización.

Tuerca de latón niquelado.

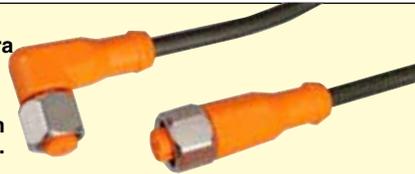


M12C-PUR-4-R-F-5 con conector de ángulo recto.

M12C-PUR-4-S-F-5.

Cables resistentes con aislante de PVC para aplicaciones de lavado.

Tuerca de acero inoxidable 316.

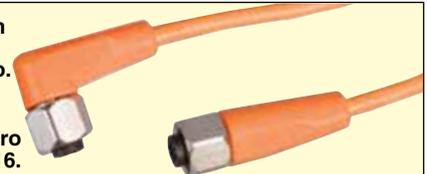

M12C-PVC-4-R-F-5 con conector de ángulo recto.


M12C-PVC-4-S-F-5.



M12-R-F-FM.

Conectores montables en campo.

M12-S-F-FM.

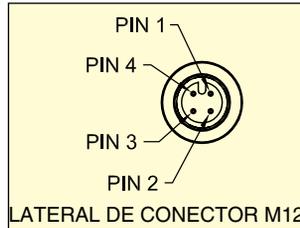

Códigos de colores

Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4
Marrón	Blanco	Azul	Negro

Para hacer su pedido, visite es.omega.com/m12c para consultar precios y detalles

N.º de modelo	Conector #1	Conector #2	Longitud del cable	Cubierta aislante
M12C-PUR-4-S-F-2	Conector M12 recto	Conductores pelados	2 m (6,5')	PUR
M12C-PUR-4-R-F-2	Conector M12 en ángulo	Conductores pelados	2 m (6,5')	PUR
M12C-PUR-4-S-F-5	Conector M12 recto	Conductores pelados	5 m (16,4')	PUR
M12C-PUR-4-R-F-5	Conector M12 en ángulo	Conductores pelados	5 m (16,4')	PUR
M12C-PUR-4-S-F-10	Conector M12 recto	Conductores pelados	10 m (32,6')	PUR
M12C-PUR-4-R-F-10	Conector M12 en ángulo	Conductores pelados	10 m (32,6')	PUR
M12C-PVC-4-S-F-5	Conector M12 recto	Conductores pelados	5 m (16,4')	PVC
M12C-PVC-4-R-F-5	Conector M12 en ángulo	Conductores pelados	5 m (16,4')	PVC
M12C-PVC-4-S-F-10	Conector M12 recto	Conductores pelados	10 m (32,6')	PVC
M12C-PVC-4-R-F-10	Conector M12 en ángulo	Conductores pelados	10 m (32,6')	PVC
M12C-PVC-4-S-M-R-F-2	Conector M12 recto	Clavija de alimentación M12 en ángulo	2 m (6,5')	PVC
M12C-PVC-4-S-M-R-F-5	Conector M12 recto	Clavija de alimentación M12 en ángulo	5 m (16,4')	PVC
M12C-PVC-4-S-M-S-F-2	Conector M12 recto	Clavija de alimentación M12 recta	2 m (6,5')	PVC
M12C-PVC-4-S-M-S-F-5	Straight M12 plug	Clavija de alimentación M12 recta	5 m (16,4')	PVC
M12-S-F-FM	Clavija de alimentación M12 recta - montable en campo†		N/D	N/D
M12-S-M-FM	Conector M12 recto - montable en campo†		N/D	N/D
M12-R-F-FM	Clavija de alimentación M12 en ángulo - montable en campo†		N/D	N/D
M12-R-M-FM	Conector M12 en ángulo - montable en campo†		N/D	N/D

† Conector M12 de 4 pines instalable en campo con terminales de tipo tornillo.

Ejemplos de pedidos: M12C-PVC-4-R-F-5, conjunto de cable de la serie M12C, conexión de ángulo recto, cable de PVC, de 5 m (16,4') de largo. M12C-PUR-4-S-F-2, conjunto de cable de la serie M12C, conexión recta, cable de poliuretano, de 2 m (6,5') de largo.