

El mejor conector en miniatura

Con abrazadera para cables y tapa integrada


Nailon reforzado con fibra de vidrio de rango de -29 a 180 °C

Serie SMPW-CC

- ✓ Abrazadera de cables + tapa integradas
- ✓ Protección de cables con arandela
- ✓ Tornillos de tapa imperdibles
- ✓ Tornillos de abrazadera imperdibles
- ✓ Admite cable trenzado o rígido de hasta 0,8 mm de diámetro
- ✓ Arandelas de contacto para terminales de cable de conexión rápida
 - Use un cable recto
 - No requieren bucle de cable
- ✓ Divisor interno de cables
- ✓ Ventana de escritura
- ✓ Tornillos de tapa con ranura combinada recta y en cruz
- ✓ Montaje realizado 100% en la parte superior

NOTA: El puede sufrir una ligera decoloración entre 150°C y 180°C. Las propiedades eléctricas no se verán afectadas.

¡Reduzca el tiempo de montaje de 3 minutos a menos de 1 minuto!

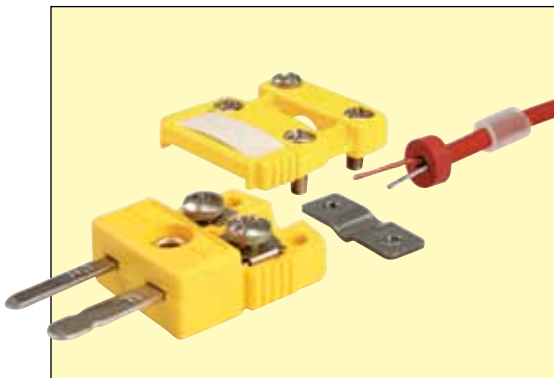

Ahorra trabajo de un modo increíble. Sin tornillos flojos, todos los tornillos tienen tapas.

Placa posterior: de 3 mmø para cable blando. Opcional: de 6 mmø para cable blindado, consulte es.omega.com

Terminal del cable recto, no requiere bucle de cable.

Visite mx.omega.com para consultar la selección de cables de termopar.

Arandelas de protección incluidas, visite mx.omega.com para ver las opciones de placa posterior y de arandelas de protección.

Arandelas de contacto.

Todos los tornillos tienen cabeza combinada.

SMPW-CC-KI-M, se muestra en un tamaño superior al real.

SMPW-CC-KI-F, se muestra en un tamaño superior al real.


Carga lateral igual a acero inoxidable



SMPW-CC-KI-M, se muestra en un tamaño superior al real.

SMPW-CC-KI-F, se muestra en un tamaño superior al real.


Alta calificación en la prueba de tracción

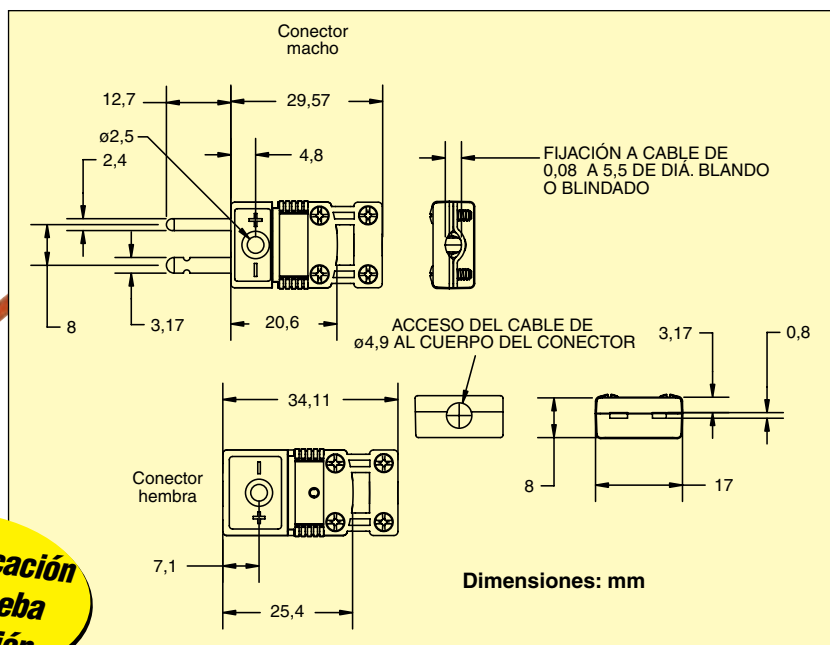

SMP-CC-TOOL, se muestra en un tamaño inferior al real. Visite mx.omega.com para ver la información sobre pedidos.

¡Rápida secuencia de montaje!

1. Coloque la placa posterior y el cuerpo del SMPW
2. Ajuste el cable recto
3. Ajuste los tornillos de la tapa

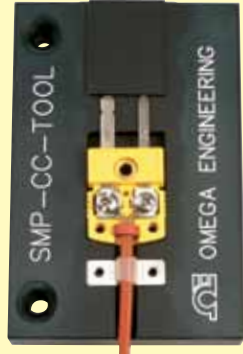

Para hacer su pedido

Código de aleación	Aleación de compensación utilizada en el conectorde		Código colores IEC	N.º de modelo en nailon reforzado con fibra de vidrio	
	(+)	(-)		Macho	Hembra - Universal
K	CHROMEGLA™	ALOMEGA™	Verde	SMPW-CC-KI-M	SMPW-CC-KI-F
T	Cobre	Constantán	Marrón	SMPW-CC-TI-M	SMPW-CC-TI-F
J	Hierro	Constantán	Negro	SMPW-CC-J-M	SMPW-CC-J-F
E	CHROMEGLA™	Constantán	Violeta	SMPW-CC-E-M	SMPW-CC-E-F
R/S	Cobre	RNX/SNX	Naranja	SMPW-CC-R/SI-M	SMPW-CC-R/SI-F
C	CPX	CHX	Rojo	SMPW-CC-C-M	SMPW-CC-C-F
U	Cobre	Cobre	Blanco	SMPW-CC-U-M	SMPW-CC-U-F
N	OMEGA-P™	OMEGA-N™	Rosa	SMPW-CC-NI-M	SMPW-CC-NI-F

Ejemplo de pedido: SMPW-CC-KI-M, conector macho con pines planos y tapa de abrazadera, tipo K.