

Montajes de termopar de disco “Bolt-On”

 

**MEETS OR EXCEEDS
SPECIAL LIMITS
OF ERROR (SLE)
AND EN 60584-2:
Tolerance Class 1**

- Para tamaños de tornillo M3,5, M4, M4,5, y M6
- Disponible con conductores de extremo pelado
- Vidrio hasta 480 °C
PFA hasta 260 °C
- Consulte al departamento de ventas para información sobre aislamiento de Kapton y longitudes y tamaños personalizados
- Fabricado con cable sólido de 0,08 mm de diámetro
- Unión a tierra

Dimensiones del disco

Tamaño de tornillo M3,5 y M4: 6,5 de ancho x 22 mm de largo

Tamaño de tornillo M4,5 y M6: 9 de ancho x 25 mm de largo

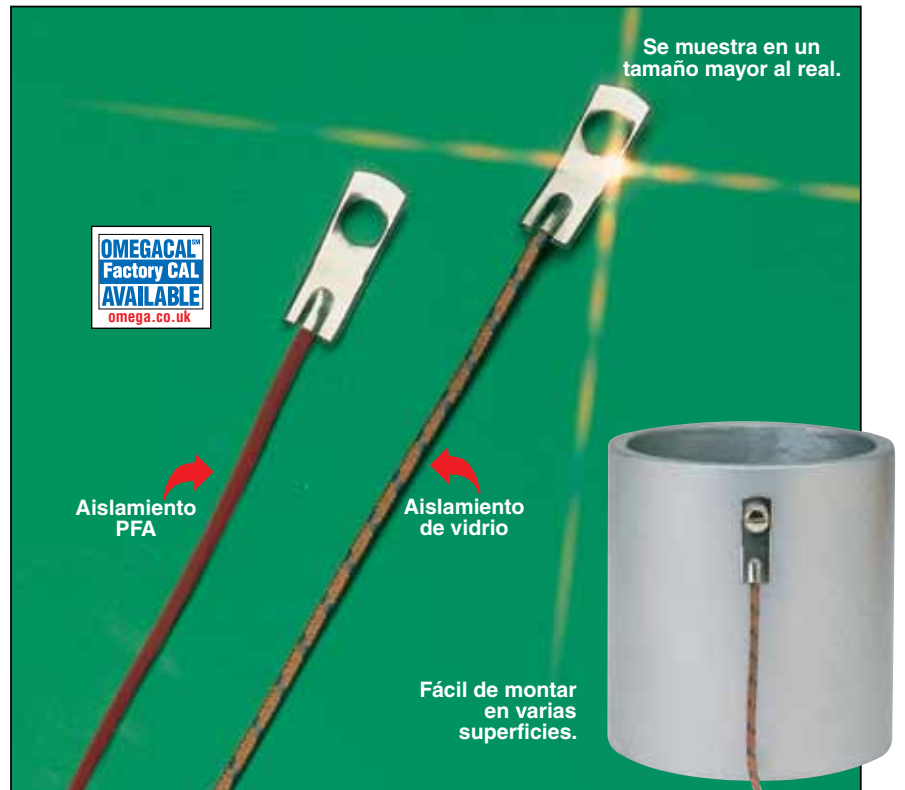

Para hacer su pedido, visite es.omega.com/fwt para consultar precios y detalles

N. ° de modelo 300 mm de largo	N. ° de modelo 600 mm de largo	N. ° de modelo 1 m de largo	N. ° de modelo 2 m de largo	Diámetro del orificio del disco mm	Tamaño nominal de tornillo métrico
 AISLAMIENTO DE VIDRIO 					
WT(*)I-6-M300	WT(*)I-6-M600	WT(*)I-6-1M	WT(*)I-6-2M	3,68	M3,5
WT(*)I-8-M300	WT(*)I-8-M600	WT(*)I-8-1M	WT(*)I-8-2M	4,32	M4
WT(*)I-10-M300	WT(*)I-10-M600	WT(*)I-10-1M	WT(*)I-10-2M	4,95	M4,5
WT(*)I-14-M300	WT(*)I-14-M600	WT(*)I-14-1M	WT(*)I-14-2M	6,60	M6
 AISLAMIENTO PFA 					
WT(*)I-6-M300-TT	WT(*)I-6-M600-TT	WT(*)I-6-1M-TT	WT(*)I-6-2M-TT	3,68	M3,5
WT(*)I-8-M300-TT	WT(*)I-8-M600-TT	WT(*)I-8-1M-TT	WT(*)I-8-2M-TT	4,32	M4
WT(*)I-10-M300-TT	WT(*)I-10-M600-TT	WT(*)I-10-1M-TT	WT(*)I-10-2M-TT	4,95	M4,5
WT(*)I-14-M300-TT	WT(*)I-14-M600-TT	WT(*)I-14-1M-TT	WT(*)I-14-2M-TT	6,60	M6

* Especificar el tipo de termopar: Los alambres pelados J, K, T o E son estándar. Para pedir otras terminaciones, agregue el sufijo “-L” al número de modelo para lengüetas de conexión de perno de pala con coste adicional. Para el conector macho OSTW estándar, agregue el sufijo “-OSTW-M” al número de modelo con coste adicional, o añada el sufijo “-OSTW-F” al número de modelo para conector hembra con coste adicional. Para la versión moldeada del conector macho de pin redondo, agregue el sufijo “-LRTC” al número de modelo con coste adicional. Para el conector miniatura macho SMPW, agregue el sufijo “-SMPW-M” al número de modelo con coste adicional, o agregue el sufijo “-SMPW-F” al número de modelo para conector hembra con coste adicional. Para la versión moldeada del conector miniatura macho, agregue el sufijo “-SRTC” al número de modelo con coste adicional. Para pedir conductores de longitud superior a 2 m, cambie “2M” en el número de modelo por la longitud deseada en metros, con coste adicional por metro adicional al precio de 2 m.

Ejemplo de pedido: WTJI-6-M300, termopar de disco, tipo J, tornillo M3,5, 300 mm de largo, cable con aislamiento de trenzado de vidrio.